

FICHE TECHNIQUE

Thermocouple Miniature IEC Connecteur Rapide fil Panel Mount Socket avec support en acier inoxydable


Types de K, J, T, E, N, R/S et B

(Code de couleur de la IEC)



- Douilles de taille miniature fournis avec les supports en acier inoxydable
- Disponibles dans les Types de thermocouples K, J, T, E, N, R/S, B & cuivre
- Contacts pour Types K, J, T, E et N sont fabriqués à partir de véritables alliages de Thermocouple
- R/S type a compensation cuivre/cuivre nickel alliage contacts (pour R ou S Type Thermocouples)
- B type a compenser les contacts de cuivre/cuivre (pour les Thermocouples de Type B)
- Code couleurs selon norme IEC
- Température maximum de fonctionnement continue 220 ° C

T/C Type de	Colour (IEC)	+Contact positif (type d'alliage)	-Contact négatif (type d'alliage)	Allied Code	RS order Code
K	vert	+Nickel Chromium	-Nickel Alloy	70652502	774-7236
J	Noir	+Iron	-Copper Nickel	70652501	774-7232
T	marron	+Copper	-Copper Nickel	70652504	774-7242
E	Violet	+Nickel Chromium	-Copper Nickel	70652503	774-7239
N	Rose	+Nickel/Chro/Silicon	-Nickel Silicon	70652505	774-7245
R/S	Orange	+Copper	-Copper Alloy	70652506	774-7248
B	gris	+Copper	-Copper	70652498	774-7220

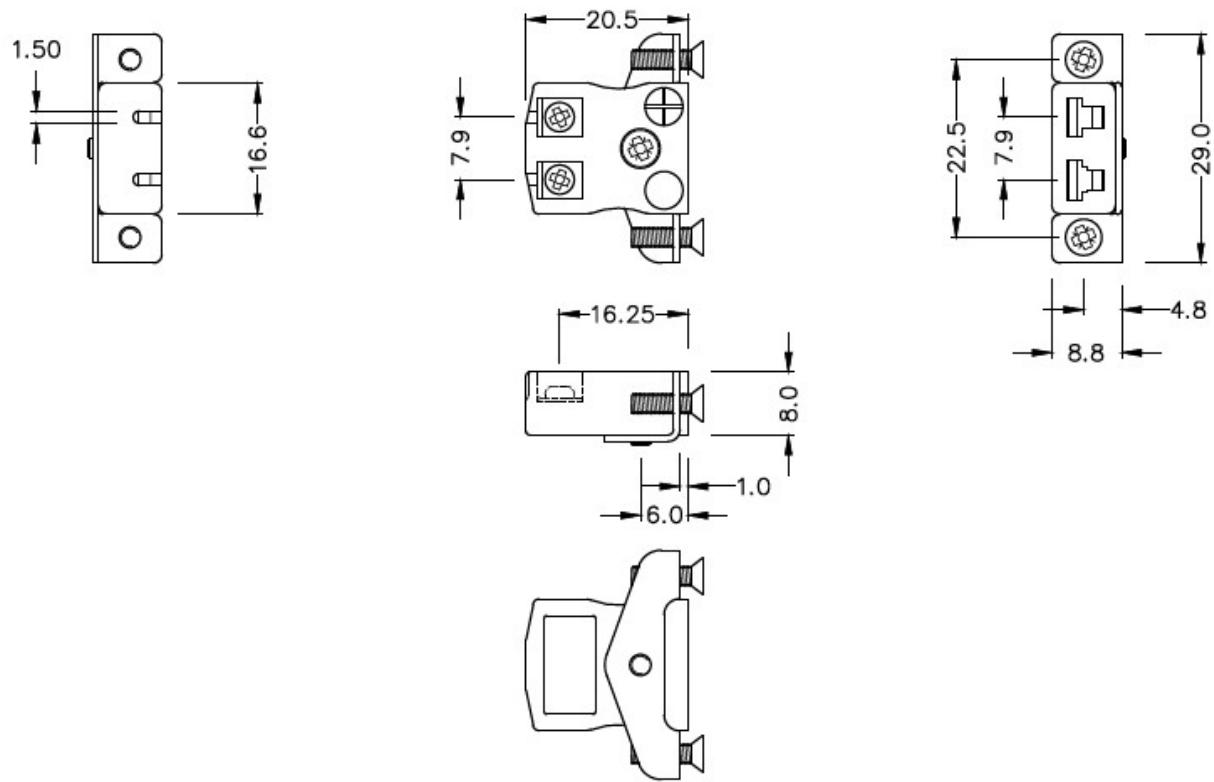

Miniature Socket - Quick Wire with stainless steel mounting bracket
(dimensions in mm)