




Standard-Geflechtschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung, Aufweirate: 3:1

Helagain HEGPV0X

HEGPV0X Geflechtschläuche werden vor allem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau sowie in der Robotik und Elektronik eingesetzt.

Hauptmerkmale

- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Selbstverlöschend nach UL94 V0 für einen verbesserten Brandschutz
- Sehr flexibel
- Aufweirate 3:1
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit

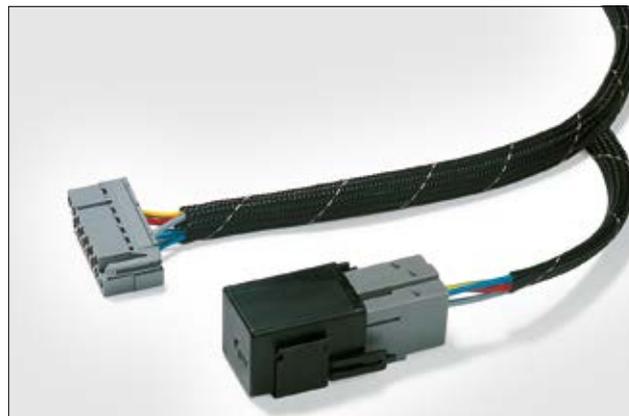

Helagain HEGPV0X Geflechtschläuche.

MATERIAL	Polyester (PBT)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +150 °C, kurzfristig bis +200 °C
Schmelzpunkt	+225 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0, FMVSS 302
Zulassungen/Normen	NF F 16-101, UL-Recognized

RoHS



Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite 533.

TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollenlänge	Art.-Nr.
HEGPV0X03	2,0	6,0	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	200 m	170-50030
HEGPV0X06	3,0	10,0	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	200 m	170-50060
HEGPV0X09	5,0	16,0	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	170-50090
HEGPV0X12	6,0	19,0	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	170-50120
HEGPV0X20	12,0	32,0	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	100 m	170-50200
HEGPV0X30	19,0	45,0	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	170-50300
HEGPV0X40	32,0	70,0	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	170-50400
HEGPV0X50	38,0	76,0	Schwarz mit weißen Fäden (BKIDWH)	50 m	170-50500

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.